


## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm

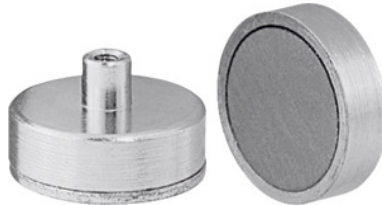

### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085922 6      |
| GTIN          | 2050000964930 |
| Artikelklasse | 08Q           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Gewindebuchse                    | ja       |
| Gewicht                          | 2,7 g    |
| Gewinde                          | M3 mm    |
| Nennhaltekraft                   | 5 N      |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C   |
| Höhe mit Gewinde                 | 11,5 mm  |
| Höhe                             | 4,5 mm   |
| Werkstoff Oberfläche             | verzinkt |
| Ø                                | 6 mm     |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Werkstoff Magnetkern | SmCo <sub>5</sub>   |
| Produktart           | Flachgreifer-Magnet |

---

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|