


Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 20mm

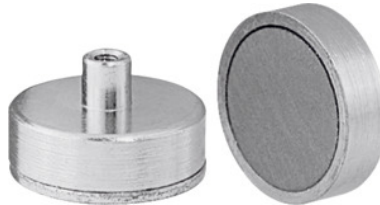

Bestelldaten

Bestellnummer	085924 20
GTIN	2050001737762
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Höhe	6 mm
Ø	20 mm
Gewinde	M4 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewindebuchse	ja
Höhe mit Gewinde	13 mm
Nennhaltekraft	140 N
Gewicht	16,5 g
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M4	085921 M4
--	-----------