


Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo₅, Ø: 13mm

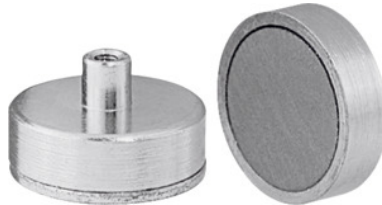

Bestelldaten

Bestellnummer	085922 13
GTIN	2050000964961
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Höhe	4,5 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	7,5 g
Gewinde	M3 mm
Nennhaltekraft	40 N
Gewindebuchse	ja
Ø	13 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt

Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3	085921 M3
---	-----------