


## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 16mm

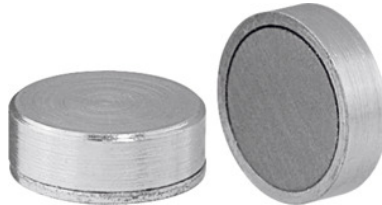

### Bestelldaten

Bestellnummer	085923 16
GTIN	2050001735782
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Höhe	4,5 mm
Ø	16 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Nennhaltekraft	95 N
Gewicht	5,5 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

