


## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 20mm

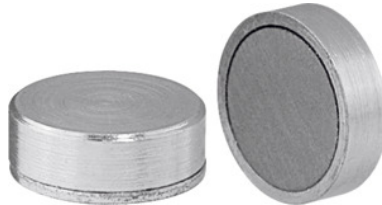

### Bestelldaten

Bestellnummer	085923 20
GTIN	2050001737687
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Ø	20 mm
Nennhaltekraft	140 N
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	15 g
Höhe	6 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

