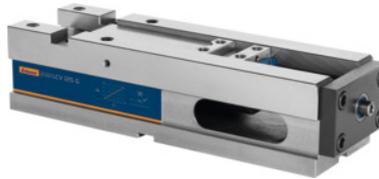


Garant**Modularer NC-Hochdruckspanner LCV 125 G, Backenbreite A: 125Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	361290 125G
GTIN	4045197816009
Artikelklasse	31H

Beschreibung**Ausführung:**

Ober- und Unterseite geschliffen. **Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.**

Merkmal: Stabiler, kompakter Grundkörper (GGG 60) bei gleichzeitig großer Spannweite. Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Funktion:

Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm) mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker bis 2,5 mm.

Verwendung:

Konventionelles Spannen von vorbearbeiteten Werkstücken und Spannen von **Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten** durch Eindringen von **gehärteten und austauschbaren**

Grippspitzen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis Festigkeit ca. 900 N/mm², mit Ausnahme aufgehärtete Werkstoffe. Horizontal einsetzbar.

Zum konventionellen Spannen mit Stufenbacken und Grippspannen aufgrund 2,5 mm Krafthub der Spindel geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Stiftschlüsseln, Spannpratzen

Sonderzubehör:

Backen (siehe Nr. 361331–361970), Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	LCV125G
Drehmoment	30 Nm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Gewicht	30 kg
maximale Spannweite	332 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Werkstückanschlag	360555
Adapterbackefix für Typ 125	361620 125
Stufenleisten-Paar (Stufenseite) für Typ 125	361970 125
Stufenbackemobil für Typ 125	361400 125
Universal-Niederzugbackemobil für Typ 125	361390 125
Niederzugset Koffer für Typ 2	361346 2
Stufenbackefix für Typ 125	361440 125
Breitenreduzierte Backemobil für Typ 125	361353 125
Stufenbackefix für Typ 125	361420 125
Spannbacke, weichfix für Typ 125	361320 125
Grundbackefix für Typ 125	361520 125
Backe 20 mm, für T-Rexfix für Typ 125	361225 125
Pendelbackemobil für Typ 125	361660 125
Grundbackemobil für Typ 125	361500 125
Kofferset für 5-Seiten Backe	361365
Adapterbackemobil für Typ 125	361600 125
Grippeinsatz mit 2 Spitzen, Höhe 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
Stufenbacke für Grippeinsätzefix für Typ 125	361348 125
5-Seiten Backen für Typ FIX	361361 FIX

Niederzugset Koffer für Typ 1	361346 1
Grippeinsatz Hartmetall Höhe 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Universal-Niederzugbackefix für Typ 125	361380 125
Stufenbacke für Grippeinsatzmobil für Typ 125	361347 125
Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet für Typ 125	361960 125
Breitenreduzierte Backefix für Typ 125	361354 125
5-Seiten Backen für Typ MOBIL	361361 MOBIL
Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet für Typ 125	361950 125