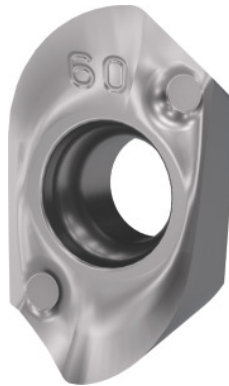


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150560FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Hinweis:

Vor Einsatz dieser Wendeplatte mit $r = 6,0$ mm ist eine Trägermodifikation erforderlich.

Eckenradius: 6 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 - 0,25 mm

Technische Beschreibung

Eckenradius	6 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 - 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDHT 150560FR-F10
Sorte	HU7705
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	2000 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	900 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		