


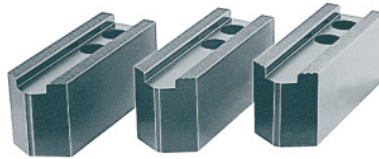

## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 200



### Bestelldaten

Bestellnummer	313475 200
GTIN	4019208193496
Artikelklasse	32R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.  
Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

**Feingefräste** Nute und Verzahnung, **unbrüniert**.

#### Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

#### Passend für:

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

#### Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

#### Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Höhe H	40 mm
Länge L	98 mm
Breite B	35 mm
Nutenbreite D	17 mm
Bohrungsabstand a	15 mm

für Futter-Typ	200 mm
Bohrungsabstand b	22 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen