


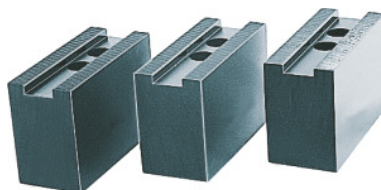

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 170



Bestelldaten

Bestellnummer	313725 170
GTIN	4067263151890
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung **unbrüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
- Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Länge L	72 mm
Nutenbreite D	12 mm
für Futter-Typ	170 mm
Bohrungsabstand a	15 mm
Breite B	32 mm
für Gewinde DIN 912	M10

Höhe H	40 mm
Bohrungsabstand b	20 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen