


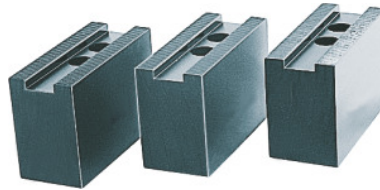

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313725 210
GTIN	4062406699246
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung **unbrüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
- Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe H	45 mm
für Gewinde DIN 912	M12
für Futter-Typ	210 mm
Nutenbreite D	14 mm
Bohrungsabstand a	24 mm
Länge L	95 mm

Bohrungsabstand b	25 mm
Breite B	35 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen