


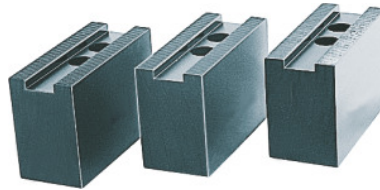

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 254



Bestelldaten

Bestellnummer	313725 254
GTIN	4067263152316
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung **unbrüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
- Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Bohrungsabstand a	30 mm
Nutenbreite D	16 mm
Bohrungsabstand b	30 mm
für Futter-Typ	254 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Breite B	50 mm

Höhe H	45 mm
Länge L	110 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen