


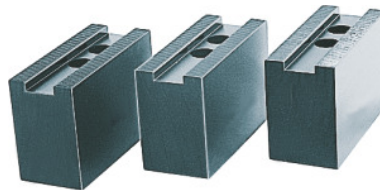

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315/21



Bestelldaten

Bestellnummer	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung **unbrüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
- Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe H	58 mm
Breite B	50 mm
für Futter-Typ	315 mm
Bohrungsabstand a	39 mm
Nutenbreite D	21 mm
Bohrungsabstand b	30 mm

für Gewinde DIN 912	M16
Länge L	130 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen