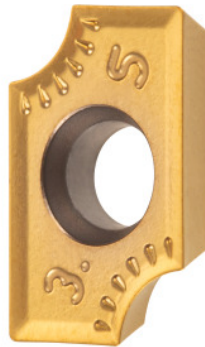


Garant**Radien-Wendeplatte, HB7525, Radius r: 3,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	216841 3,5
GTIN	4062406706487
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Verwendung:**

Universell einsetzbare Wendschneidplatte, bevorzugt für Stahl, hochlegierte Stahlwerkstoffe und Guss. Optimierter Spanbrecher für ungehinderten Spanfluss.

Hinweis:

Einsetzbar auch auf Radien-Drehwerkzeug Nr. 294500.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 - 0,4 mm

Länge L: 15 mm

Breite B: 9,52 mm

Plattenstärke S: 3,18 mm

passender Radiusfräser: 216825 2

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 - 0,4 mm
Breite B	9,52 mm
Plattenstärke S	3,18 mm
Länge L	15 mm

passender Radiusfräser	216825 2
Sorte	HB7525

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		