


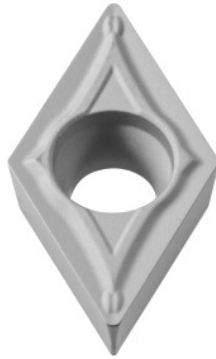

Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DCMT 070202 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PF

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PF
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen