


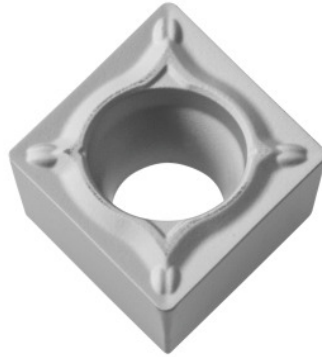

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 060202 HBT020 Sorte: HBT020
Spanbrecher: PF
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	PF

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen