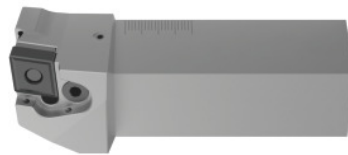


**Garant**
**Master eco Klemmdrehhalter kurz PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 14
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Plattengröße	12 mm
Kniehebel	259015 15
Unterlegplatte	259031 5
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1620F12
Schaftgröße	16 mm

Feder	259046 4
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter