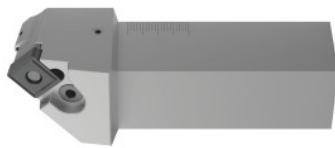


Garant
Master eco Klemmdrehhalter kurz PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	85 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
ISO-Code Halter	PSSNR/L 1620X12
Kniehebelschraube	259018 15
Feder	259046 4
Kniehebel	259015 15
Kopflänge L ₁	35 mm

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 46
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter