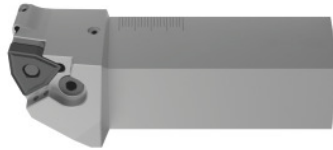


Garant**Master eco Klemmdrehhalter kurz PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 47
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525H06
Kniehebel	259015 16
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	30 mm
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kniehebelschraube	259018 16

Feder	259046 5
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter