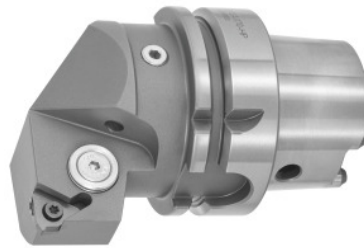


SWISS TOOLS

**Klemmdrehhalter rechts, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320115 63/16HP
GTIN	2050002062986
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	16HP
passende Wendeschneidplatte	16E..
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Schaft-Ø	63 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter