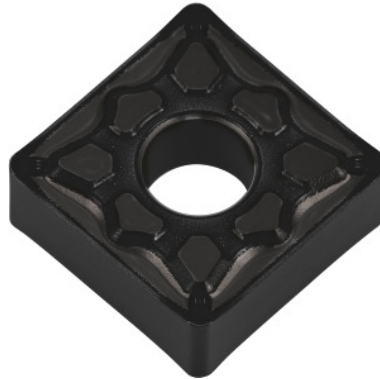


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7415-1 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Hauptanwendung	S
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	TIS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen