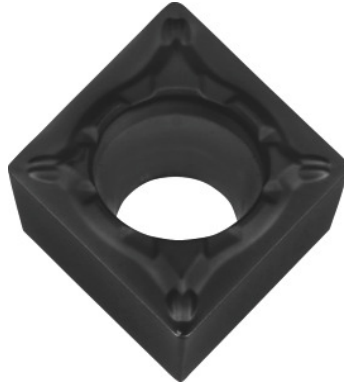


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 060202 HB7415-1 Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Toleranz	M
Sorte	HB7415-1

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen