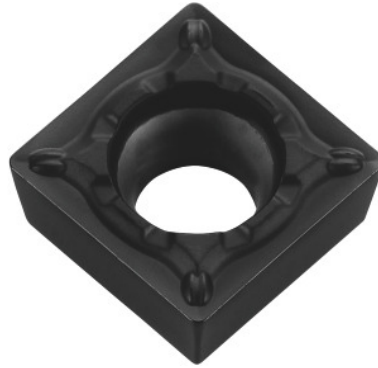


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Sorte	HB7415-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	TIS
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen