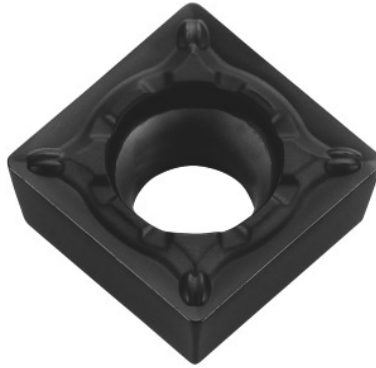


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120404 HB7415-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen