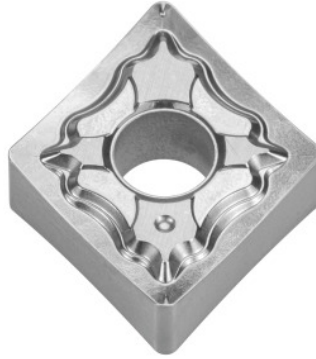


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120404 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
Spanbrecher: AM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120404
Hauptanwendung	N

Beschichtung	unbeschichtet
Spanbrecher	AM1
Sorte	HU7305-1
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen