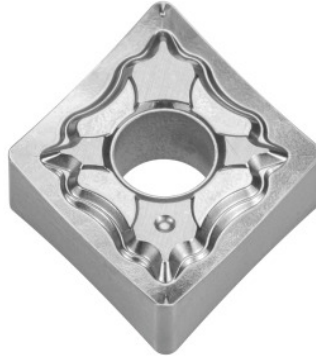


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HU7305-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120408
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U

Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	AM1
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen