


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1

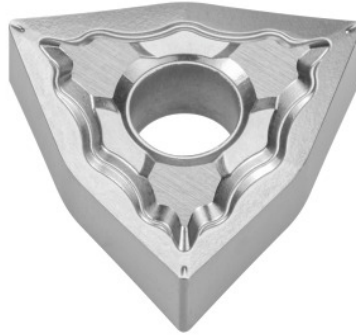

Bestelldaten

Bestellnummer	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Sorte	HU7305-1
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Spanbrecher	AM1
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen