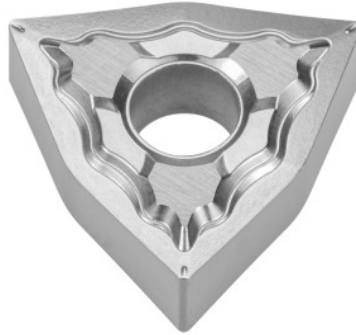


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HU7305-1 Sorte: HU7305-1

Spanbrecher: AM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mmVorschub f : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Toleranz	M
Spanbrecher	AM1
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm

Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Sorte	HU7305-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen