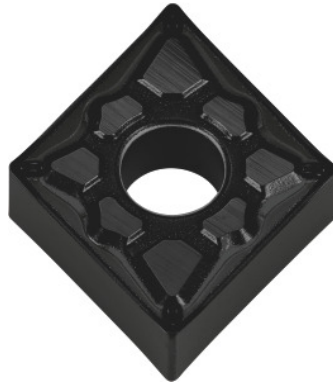


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen