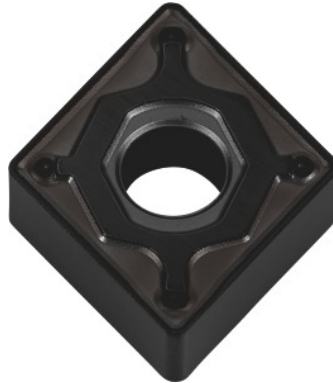


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120412 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm

Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen