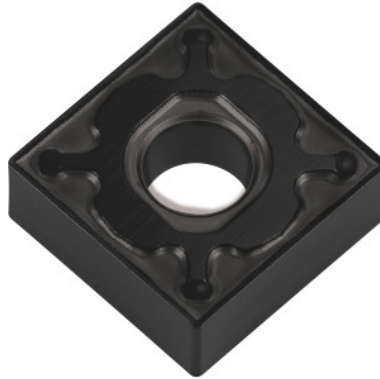


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
ISO-Code Wendschneidplatte	SNMG 120408
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen