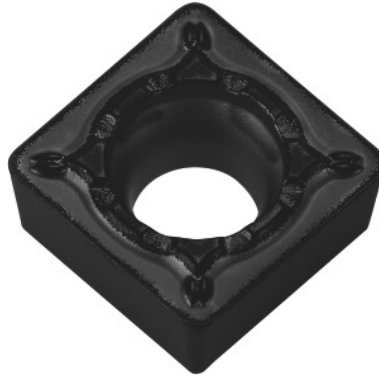


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120404 HB7130-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen