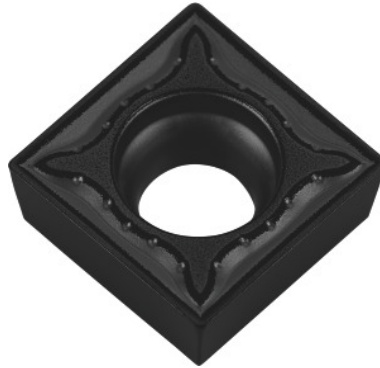


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen