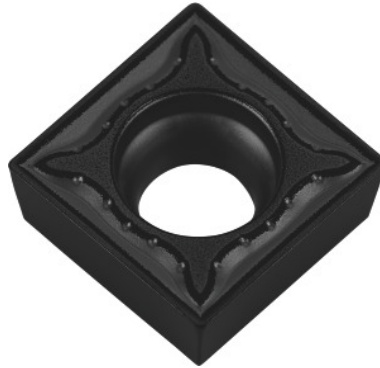


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 120404 HB7130-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen