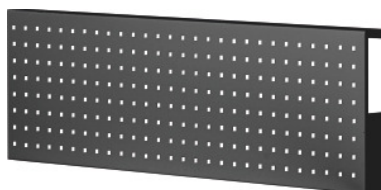


Garant**Lochbleche für Rückseite, passend für Arbeitsplatte Länge: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920365 1250
GTIN	4062406755386
Artikelklasse	91S

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech gekantet, mit \square 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Zur rückseitigen Befestigung an den elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen für leichte Belastungen. Lochbleche werden von innen an die rückseitige Querverstrebung angeschraubt.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastungen Nr. 920301 – 920306.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe	334 mm
Gewicht	6 kg
Breite	1005 mm
Tiefe	70 mm
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktart

Rückwand