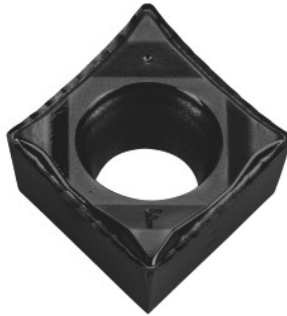


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CC.T 060204 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmVorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AF

Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen