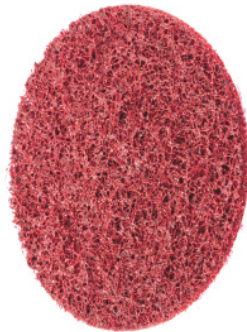


**3M** Roloc™**Vlies-Finishingscheibe (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	554069 180
GTIN	638060892916
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies** kombiniert **mit präzisionsgeformtem Keramiksleifkorn (CER)** für einen hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer.

**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel
Ausführung	A medium
Körnungsvergleich	180
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifvlies

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		