


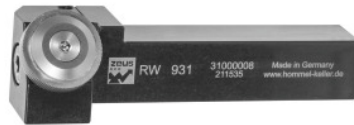

ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290231 20
GTIN	4030741902116
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Technische Beschreibung

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 7
Arbeitsbereich	10 - 300 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändel-Ø d ₁	25 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

