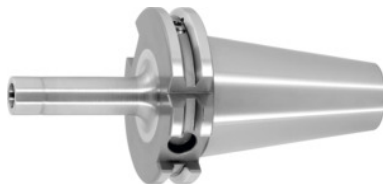


Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M10X75****Bestelldaten**

Bestellnummer	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrische Bauform.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Gewinde M	M10×75
Außen-Ø D	28 mm
Nutzlänge L ₁	75 mm
Auskraglänge A-Maß	94 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme