


**Garant**

## eco-Klemmdrehhalter SDJC 93°, für Wendeschneidplatten SD., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm

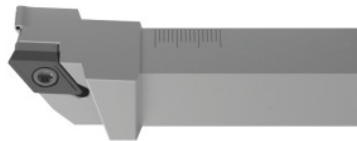

### Bestelldaten

Bestellnummer	260291 16/11
GTIN	4067263122449
Artikelklasse	21U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

#### Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schraube für Unterlegplatte	269013 6
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616F11
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Plattengröße	11 mm
Serie	Master Eco
Unterlegplatte	269007 1
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Schaftgröße	16 mm

Gesamtlänge L	80 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter