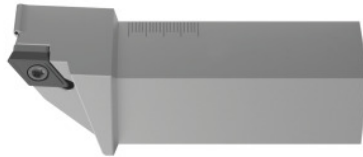


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SDJC 93°, für Wendeschneidplatten SD.., links, Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	269007 1
ISO-Code Halter	SDJCR/ L 2525H11
Gesamtlänge L	100 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Serie	Master Eco
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm

Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter