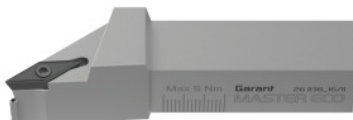


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Plattengröße	11 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 1616X11
Gesamtlänge L	85 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Schaftgröße	16 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter