


Garant

**eco-Klemmdrehhalter SVJB 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

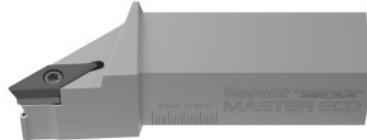

Bestelldaten

Bestellnummer	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259033 5
Serie	Master Eco
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..

Gesamtlänge L	110 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter