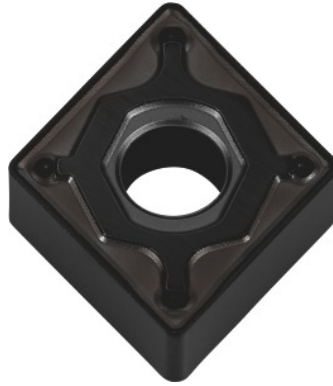


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160612 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen