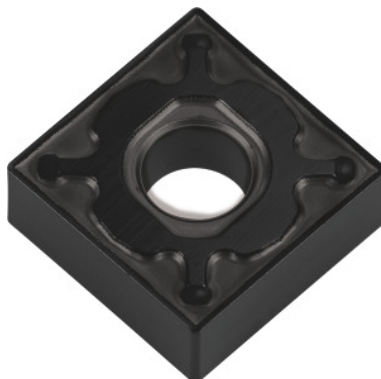


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMG 120412 HB7130-2 Eckenradius: 1,2 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7130-2

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen