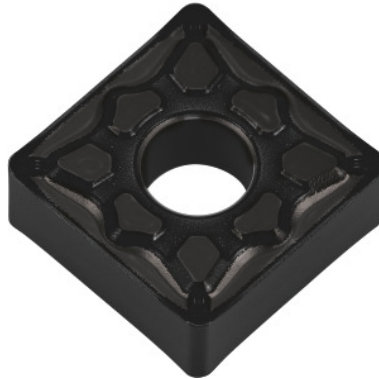


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M

Spanbrecher	VS
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen