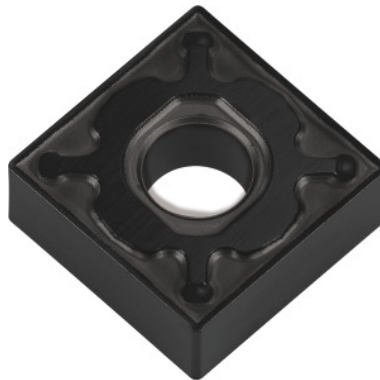


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7130-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen