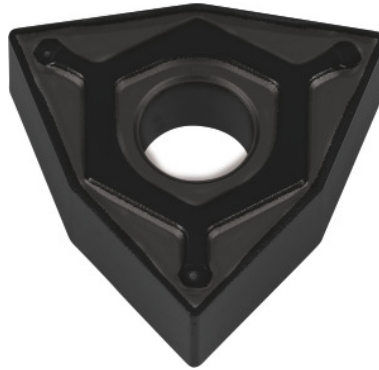


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen