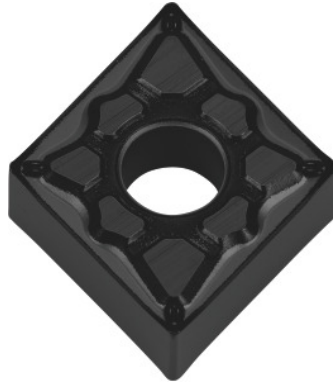


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Spanbrecher	VS

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen