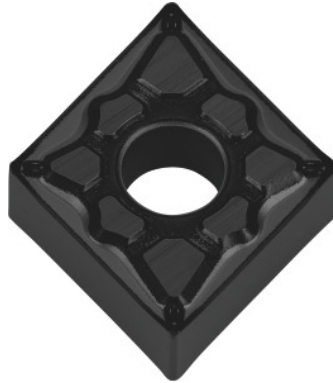


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 250060 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263290599 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

CNMG 120408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|--------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 230 m/min |
| Hauptanwendung | M |
| Vorschub f | 0,15 - 0,5 mm/U |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 |
| Spanbrecher | VS |
| Sorte | HB7140-2 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Beschichtung | beschichtet |
| Schneidstoff | HM |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |