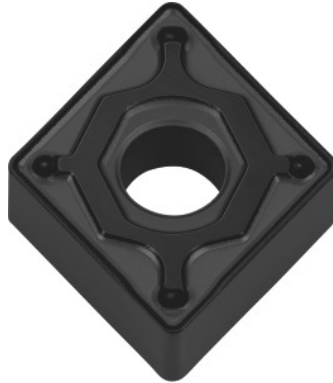


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 09T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen